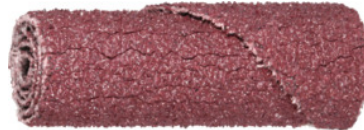


**Schleifrolle zylindrisch (A) Korn 80 mittel, Schleifrollen-Ø×Schleifrollenlänge: 10X38mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553880 10X38
GTIN	4045197524539
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifrollen bestehen aus aufgewickeltem Schleifgewebe **Normalkorund (A)**.
Zylindrische Form.

Passend für:

Schleifrollenträger Nr. 553835.

Passend für:

Träger Aufnahme-Ø × Gesamtlänge: 3×70

Technische Beschreibung

Körnung	80
Schleifrollenlänge	38 mm
Schleifrollen-Ø	10 mm
maximale Drehzahl	26000 min ⁻¹
Feinheitsgrad	mittel
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifrollenform	zylindrisch
Produktart	Schleifrolle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifrollenträger Schaft-Ø 6 mm Aufnahme-
Ø×Gesamtlänge 3X70 mm

553835 3X70