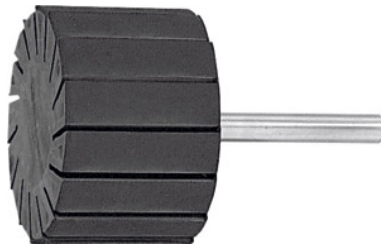


**Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm, Kopf-Ø×Kopflänge: 10X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553600 10X20
GTIN	4045197524706
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

Technische Beschreibung

minimale Drehzahl	38000 min ⁻¹
maximale Drehzahl	55000 min ⁻¹
Kopf-Ø	10 mm
Kopflänge	20 mm
Formbeschreibung	zylindrisch
Schaft-Ø	6 mm
Trägermaterial	elastischer Gummikörper
Produktart	Schleifhülenträger

