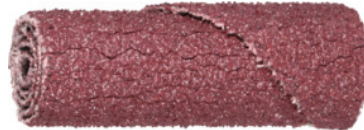


**HOLEX****Schleifrolle zylindrisch (A) Korn 150 fein, Schleifrollen-Ø×Schleifrollenlänge:  
6X38mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553885 6X38
GTIN	4045197524560
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Schleifrollen bestehen aus aufgewickeltem Schleifgewebe **Normalkorund (A)**.  
Zylindrische Form.

**Passend für:**

Schleifrollenträger Nr. 553835.

**Passend für:**

Träger Aufnahme-Ø × Gesamtlänge: 3×63

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	26000 min <sup>-1</sup>
Körnung	150
Schleifrollen-Ø	6 mm
Schleifrollenlänge	38 mm
Feinheitsgrad	fein
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifrollenform	zylindrisch
Produktart	Schleifrolle

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Schleifrollenträger Schaft-Ø 6 mm Aufnahme-  
Ø×Gesamtlänge 3X63 mm

553835 3X63