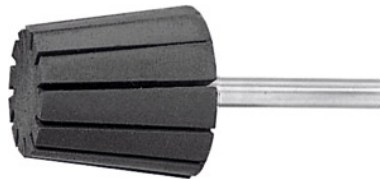


**Schleifhülenträger geschlitzt, konisch Schaft-Ø 6 mm, größter Ø×Kopflänge: 29X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

Technische Beschreibung

größter Ø	29 mm
kleinster Ø	22 mm
maximale Drehzahl	21000 min ⁻¹
Kopf-Ø	5 mm
Kopflänge	30 mm
Formbeschreibung	konisch
Schaft-Ø	6 mm
Trägermaterial	elastischer Gummikörper
Produktart	Schleifhülenträger

