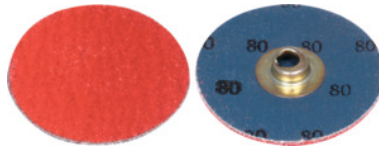


**Garant**
**Schleifscheibe (CER), Ø 50,8 mm, Körnung: 120**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	553921 120
GTIN	4045197526199
Artikelklasse	51E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz. Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.

**Keramikkorn (CER)** ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff.

**Verwendung:**

**Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen** im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

**Hinweis:**

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Körnung	120
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	25000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø  
50M mm

553920 50M