


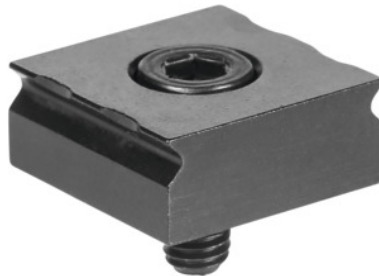

Ultra Spannkralle, eckig, Typ: 2



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370034 2 |
| GTIN | 4046368339341 |
| Artikelklasse | 37M |

Beschreibung

Ausführung:

- **Kontur der Kralle erzeugt einen leichten Niederzug.**
- **Niedrige Spannhöhe spart Material.**
- **Höhere Schnittwerte durch formschlüssige Spannung.**

Verwendung:

Als Anschlag in Vorrichtungen in Kombination mit den Pitbull-Klemmen Nr. 370025; 370030 oder den Exzenter-Spannklemmen Nr. 370001; 370005; 370008.
Ideal für Mehrfachspannung.

Lieferumfang:

1 Spannkralle inklusive Schraube.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|------------|
| Höhe H | 7,92 mm |
| empfohlene Klemmhöhe | 1,5 - 3 mm |
| Breite B | 19,05 mm |
| Länge L | 19,05 mm |
| Ø D ₁ | für M5 |
| Schraube nach Norm | M5×12 |

| | |
|------------|-------------|
| Norm | DIN 7984 |
| Produktart | Spannkralle |