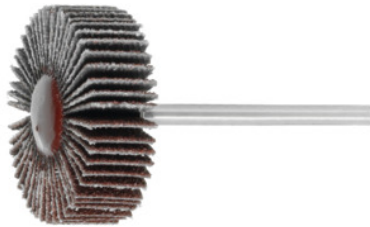


**Fächerschleifer (A), Korn 80, Kopf-Ø×Kopfbreite: 3/30X5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554200 3/30X5
GTIN	4045197679734
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit **Normalkorund (A)** bestreut.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
Körnung	80
empfohlene Drehzahl	16000 min ⁻¹
Kopfbreite	5 mm
Schaft-Ø	3 mm
Kopf-Ø	30 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A

Produktnameattribut	Korn 80
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		