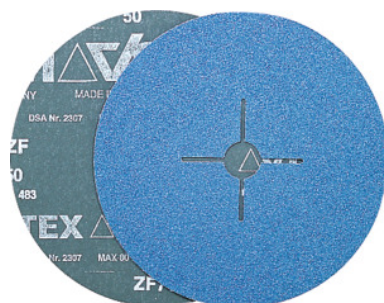


**Fiberscheibe ZF 714 Zirkonkorund (ZA), Ø 115 mm, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	566430 120
GTIN	4018875997222
Artikelklasse	56V

**Beschreibung****Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.  
**Fiberscheiben VSM ZF 714** mit **hoher Schleifleistung** bei guter Standzeit. Khler Schliff.  
Speziell fr legierte Sthle, NE-Metalle und Grauguss.

Kornart: **Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Beschichtung**.

**Verwendung:**

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr.566650 / 6670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**.

**Technische Beschreibung**

Krnung	120
Scheiben-	115 mm
Serie	Zahnung ZF714
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Schleifmittelunterlage	Fiberscheibe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnamensattribut	Ø 115 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 min <sup>-1</sup>
Produktart	Fiberscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

ISO-Stütztellermittelhart/gerippt Außen-Ø 108 mm	566670 108
Stütztellerhart/gerippt Außen-Ø 115 mm	566672 115
ISO-Stütztellerflexibel/glatt Außen-Ø 108 mm	566650 108