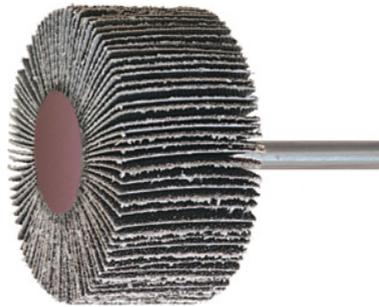


HOLEX**Fächerschleifer (SiC), Korn 120, Kopf-Ø×Kopfbreite: 30X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554670 30X10
GTIN	4045197241009
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit **Siliciumcarbid-Korn (SiC)** bestreut. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Kopfbreite	10 mm
maximale Drehzahl	25400 min ⁻¹
empfohlene Drehzahl	16000 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	30 mm
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktnamensattribut	Korn 120
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		