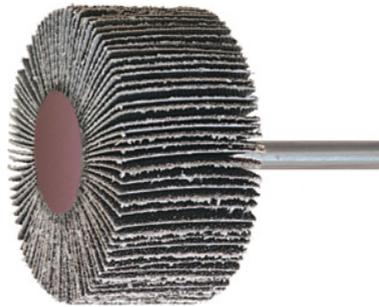


HOLEX**Fächerschleifer (SiC), Korn 120, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554670 60X30
GTIN	4045197241016
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit **Siliciumcarbid-Korn (SiC)** bestreut. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Technische Beschreibung

Körnung	120
maximale Drehzahl	12700 min ⁻¹
Kopfbreite	30 mm
empfohlene Drehzahl	8000 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	60 mm
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktnamensattribut	Korn 120
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		