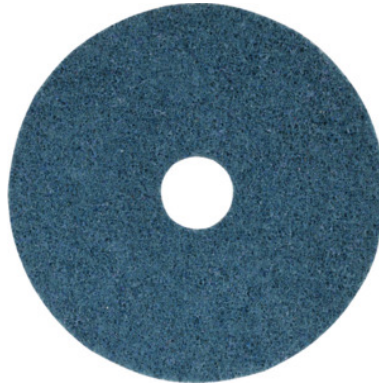


3M Scotch-Brite™

**Schleifvlies-Klettscheibe SC-DH, Ø 178 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	566935 280
GTIN	4046719005437
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (**ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965**).

**Verwendung:**

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.

Zum **Finishen, Mattieren, Überblenden** mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für **leichte Reinigungs-** (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und **Entgratarbeiten**.

**Hinweis:**

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. **567705ff**.

**Technische Beschreibung**

Farbe	blau
Körnungsvergleich	280
Ausführung	A very fine
Feinheitsgrad	fein

Scheiben-Ø	178 mm
Serie	SC-DH
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 178 mm
Herstellerbezeichnung	SC-DH
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Schleifvlies

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Klett-Schleifteller mit Zentrierung und Gewinde M 14 Außen-Ø 178 mm	566965 178
Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14 Außen-Ø 178 mm	566960 178