


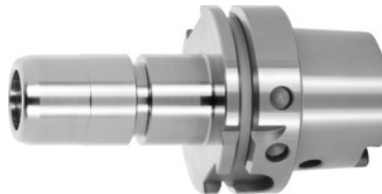

Kraftspannfutter schlank, HSK-A 63, Ø D1: 20 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	305539 20
GTIN	4045197871848
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Spannkraft bis 150 Nm bei Ø 12, 300 Nm bei Ø 16 und 400 Nm bei Ø 20.

- Geringe Reibung durch Nadellager.
- Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
- Staub- und wasserdicht.
- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.

Vorteil:

Geringe Störkontur durch schlanke Bauweise.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 – 309570 bzw. Nr. 309575 – 309576, Anzugsschlüssel Nr. 309747 für Nr. 305539.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglänge A-Maß: 90 mm

Spannzangenaußen-Ø D: 44 mm

passender Anzugsschlüssel Nr. 309747: S20

Technische Beschreibung

Spannzangenaußen-Ø D	44 mm
----------------------	-------

Auskraglänge A-Maß	90 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
passender Anzugsschlüssel Nr. 309747	S20
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309582 10
Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309582 16
Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309582 12
Anzugsschlüssel für Kraftspannfutter Typ S20	309747 S20
Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309582 6
Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309582 8