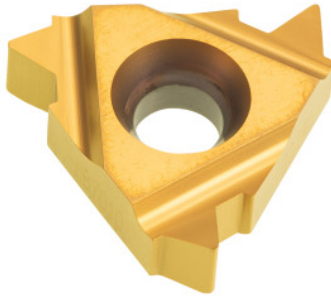


Garant**Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7010, Steigung: 6mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	270762 6
GTIN	4045197871572
Artikelklasse	21J

Beschreibung

Ausführung:

Vollprofilplatte 60° für Innengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	6 mm
Einsatzart	rechts
Innen-/Außenanwendung	innen
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7010
Toleranzklasse	DIN 13 6H
Gewindeart	MF
Gewindeart	M
Gewindeart	M-LH

Gewindeart	MF-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	4,76 mm
Plattengröße L	22 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		