


Garant

Vollprofilplatte 60° außen links, HB7010, Anzahl Gänge / Zoll: 14

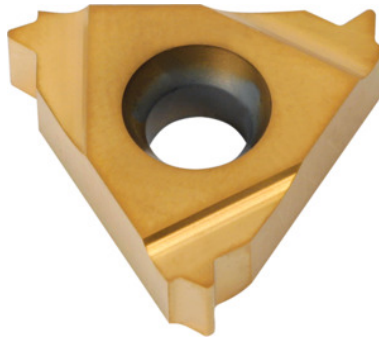

Bestelldaten

Bestellnummer	270905 14
GTIN	4045197872012
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Anzahl Gänge/Zoll	14
Schneidstoff	HM
Einsatzart	links
Innen-/Außenanwendung	außen
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7010
Gewindeart	UN
Gewindeart	UN-LH
Gewindeart	UNC
Gewindeart	UNC-LH
Gewindeart	UNF
Gewindeart	UNF-LH

Datenblatt

Gewindeart	UNEF
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindeart	UNS
Gewindeart	UNS-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

