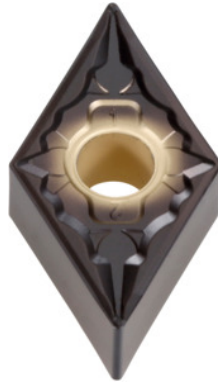


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110404 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen