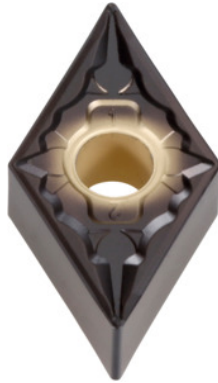


**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150608 HB7035-1 Sorte: HB7035-1  
 Spanbrecher: SS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen