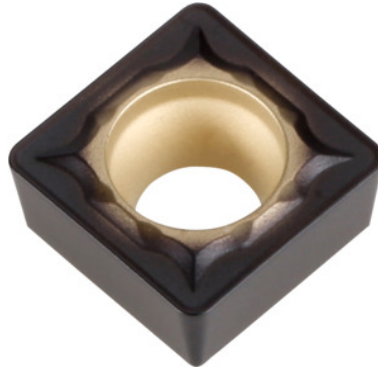


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120404 HB7035-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-1
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen