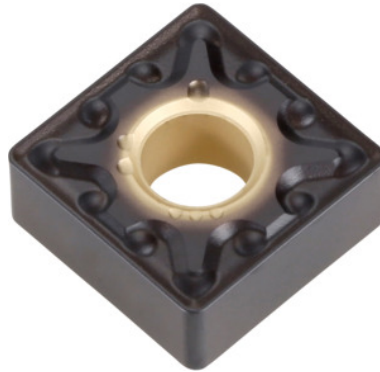


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251222 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874474 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

SNMG 120404 HB7035-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|--------------------|
| Vorschub f | 0,15 - 0,5 mm/U |
| Spanbrecher | SM |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Sorte | HB7035-1 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 100 - 320 m/min |
| Hauptanwendung | P |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 6 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120404 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |