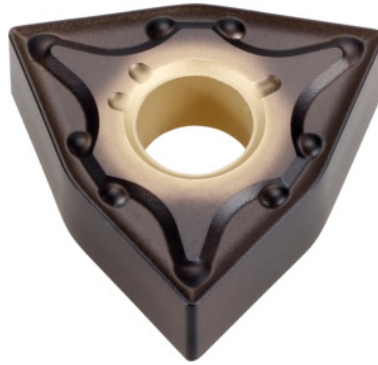


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Sorte	HB7035-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen