


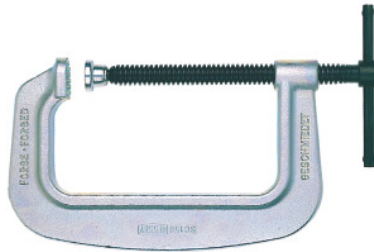

C-Schraubzwinde, Spannweite: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	861550 40
GTIN	4008158019178
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

C-Form, aus Stahl geschmiedet, vergütet. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte.

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis zu 22000 N.

Technische Beschreibung

Ausladung	40 mm
Spannweite	40 mm
Produktart	Zwinde