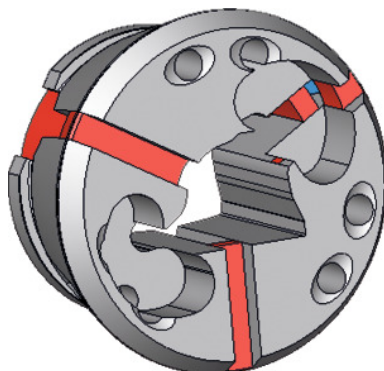


**Spannkopf mit Querrillen, SK 100, Spann-Ø (1 mm steigend): 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	329952 15
GTIN	2050001925084
Artikelklasse	33H

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

**Verwendung:**

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

**Hinweis:**

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

**Technische Beschreibung**

Spann-Ø	15 mm
Härte	60 HR
Profil	rund
Spannfläche	Querrillen
Länge L	59 mm

Aufnahme	SK 100
Produktart	Spannkopf