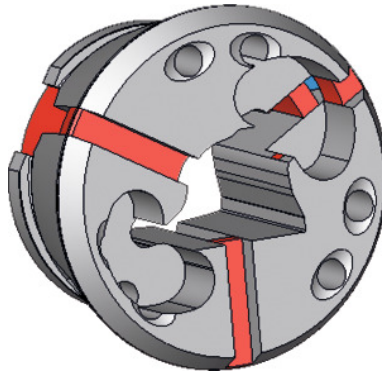



Spannkopf mit Querrillen, SK 100, Spann-Ø (1 mm steigend): 17mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 329952 17 |
| GTIN | 2050001925107 |
| Artikelklasse | 33H |

Beschreibung

Ausführung:

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|------------|
| Spann-Ø | 17 mm |
| Spannfläche | Querrillen |
| Profil | rund |
| Härte | 60 HR |
| Länge L | 59 mm |

| | |
|------------|-----------|
| Aufnahme | SK 100 |
| Produktart | Spannkopf |