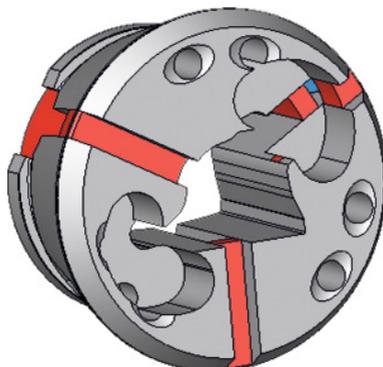


**HAINBUCH****Spannkopf mit Querrillen, SK 100, Spann-Ø (1 mm steigend): 19mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	329952 19
GTIN	2050001925121
Artikelklasse	33H

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

### Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

### Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

**Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.**

## Technische Beschreibung

Spann-Ø	19 mm
Spannfläche	Querrillen
Härte	60 HR
Profil	rund
Länge L	59 mm

Aufnahme	SK 100
Produktart	Spannkopf