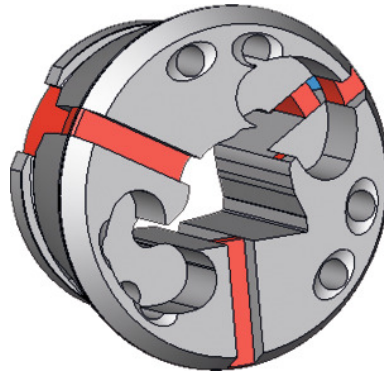


HAINBUCH**Spannkopf mit Querrillen, SK 100, Spann-Ø (1 mm steigend): 20mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	329952 20
GTIN	2050001925138
Artikelklasse	33H

Beschreibung

Ausführung:

Mit Querrillen für Rohmaterial, kleine Ø.

Spannköpfe, **Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-Ø angeben.**

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge **auf Anfrage!**

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Spann-Ø	20 mm
Profil	rund
Härte	60 HR
Spannfläche	Querrillen
Länge L	59 mm

Aufnahme	SK 100
Produktart	Spannkopf