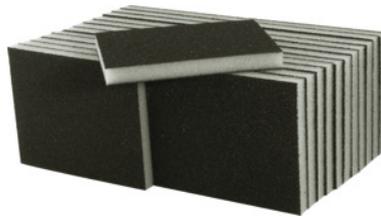


3M**Schleifschwamm-Set 24-teilig extra weich, 125×98×13 mm, Körnung: 100****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 557530 100 |
| GTIN | 4046719251773 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifschwamm mit **extra weicher** Zwischenschicht. Passt sich hervorragend allen Profilen an.
2-seitig beschichtet.

Siliciumcarbid (SiC)

Vorteil:

- **Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.**
- **Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.**
- **Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.**

Verwendung:

Zum **Feinschleifen unebener und profilierter Flächen** ohne die Geometrie zu verändern.
Anschleifen von Metall, Holz und Kunststoffen vor dem Farbauftrag, Lackzwischen Schliff.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Körnung | 100 |
| Feinheitsgrad | fein |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) |
| Schleifmittelkurzzeichen | SiC |
| Breite | 98 mm |
| Höhe | 13 mm |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Länge | 125 mm |
| Produktnamensattribut | 125×98×13 mm |
| Anzahl beschichteter Flächen | 2 |
| Anzahl Schwämme, Pads | 24 |
| Produktart | Schleifschwamm |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Stein | bedingt geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |