


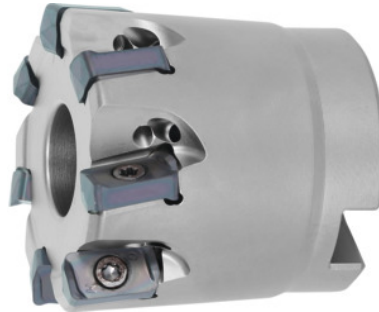

Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, $\varnothing D$ / Anzahl Schneiden Z: 42/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Aufnahmebohrungs- \varnothing	16 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	42 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Innenkühlung	ja
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	35 mm
Anzahl Schneiden Z	7
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	77 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{max}$	82 mm
Rampinglänge L für α_{max}	33,3 mm

Rampingwinkel α_{\max}	0,52 Grad
Einstellwinkel κ	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------