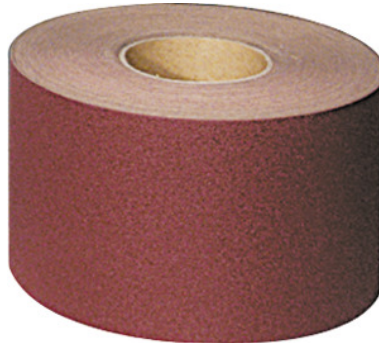


**Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F, 115 mm × 50 m, Körnung: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	557850 100
GTIN	4018875206140
Artikelklasse	56V

**Beschreibung****Ausführung:**

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.  
Typ **VSM KK 114 F**: Gewebe **braun, für extrem hohe Beanspruchung**. Diese Qualität ist **besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest** und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.

Verpackung **ohne Abreißmesser**.

**Verwendung:**

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.  
Ideal zur Verwendung auf Schwingschleifern.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	100
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Sparrollen Breite	115 mm

Sparrollen Länge	50 m
Produktnamensattribut	115 mm × 50 m
Produktart	Schleifgewebe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		