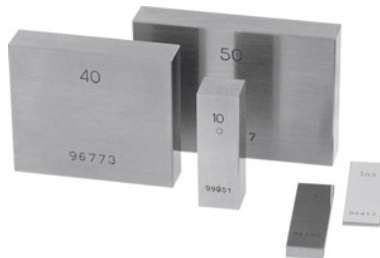


Garant**Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 1,003mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	481030 1,003
GTIN	4045197208347
Artikelklasse	41L

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Nennmaß	1,003 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	0
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2

Produktart	Endmaß
Dienstleistungen	
DAkS-Kalibrierung Endmaß Stahl maximale Länge 100 mm	028140 100
Kalibrierung Endmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100 mm	028060 100