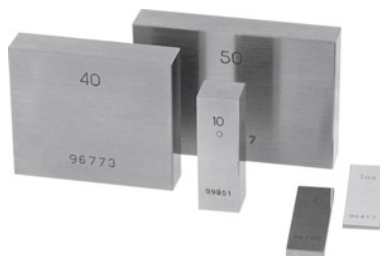


Garant**Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 1,44mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 481030 1,44 |
| GTIN | 4045197208842 |
| Artikelklasse | 41L |

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--|
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers |
| Nennmaß | 1,44 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranzklasse | 0 |
| Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
| Kalibrierung | L2 |

| Produktart | Endmaß |
|--|------------|
| Dienstleistungen | |
| DAkS-Kalibrierung Endmaß Stahl maximale Länge 100 mm | 028140 100 |
| Kalibrierung Endmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100 mm | 028060 100 |