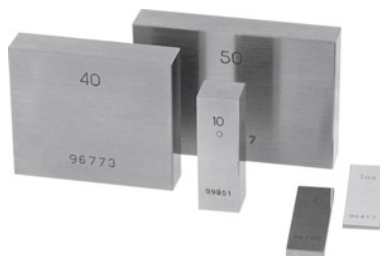


Garant
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 1,39mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 481030 1,39 |
| GTIN | 4045197208798 |
| Artikelklasse | 41L |

Beschreibung
Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Nennmaß | 1,39 mm |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranzklasse | 0 |
| Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
| Kalibrierung | L2 |

Produktart

Endmaß

DienstleistungenKalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100
mm

028060 100

DAkS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 100
mm

028140 100