


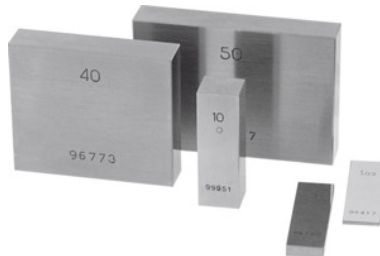

## Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 1,19mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	481050 1,19
GTIN	4045197209511
Artikelklasse	42K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

**Toleranzklasse 1** zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflernen und zum Einstellen von Längenmessgeräten, sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.

Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.

#### Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Nennmaß	1,19 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	1
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2

Produktart	Endmaß
<b>Dienstleistungen</b>	
DAkS-Kalibrierung Endmaß Stahl maximale Länge 100 mm	028140 100
Kalibrierung Endmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100 mm	028060 100