


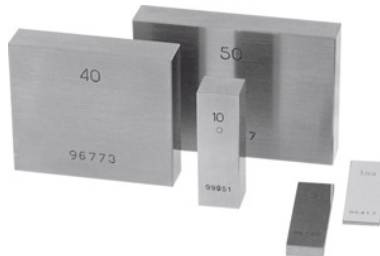

## Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 1,4mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 481050 1,4    |
| GTIN          | 4045197209726 |
| Artikelklasse | 42K           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

**Toleranzklasse 1** zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflernen und zum Einstellen von Längenmessgeräten, sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.

Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.

#### Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

|                |  |
|----------------|--|
| Nennmaß        | 1,4 mm   |
| Norm           | DIN EN ISO 3650                                      |
| Toleranzklasse | 1  |
| Werkstoff      | legierter Spezialstahl,<br>ausgehärtet und entspannt |
| Kalibrierung   | L2   |

| Produktart   | Endmaß     |
|--|------------|
| <b>Dienstleistungen</b>                                      |            |
| DAkS-Kalibrierung<br>Endmaß Stahl maximale Länge 100 mm      | 028140 100 |
| Kalibrierung<br>Endmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100 mm | 028060 100 |