


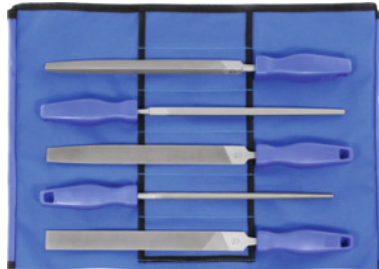

Vielzweck-Feilensatz 5-teilig in Rolltasche Hieb 2, Länge ohne Angel: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	517200 200
GTIN	4009215074765
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Um die Feilen zu schützen, sind die Sätze übersichtlich in **robusten Nylon-Rolltaschen** untergebracht.

Geschützte Feilen können nicht verschmutzen und der Hieb wird nicht beschädigt; das garantiert gleichbleibend hohe Feilleistung, glatte Feilflächen und verlängerte Standzeit. Mit schlagfesten Kunststoffheften.

Hieb 2 = Halbschlicht.

Verwendung:

Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Lieferumfang:

5-teiliger Feilensatz mit je einer **Flach-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund- und Rundfeile**.

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	200 mm
Hieb	2
Norm	DIN 7261

Produktart

Werkstattfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20