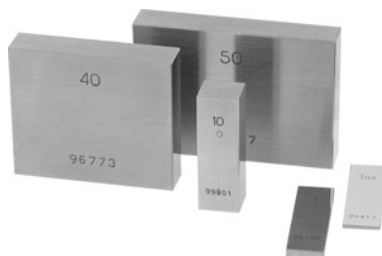


**Garant****Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 8,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	481030 8,5
GTIN	4045197209085
Artikelklasse	41L

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

**Toleranzklasse 0** als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

**Hinweis:**

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Nennmaß	8,5 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	0
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2

Produktart

Endmaß

**Dienstleistungen**KalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100  
mm

028060 100

DAkS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 100  
mm

028140 100