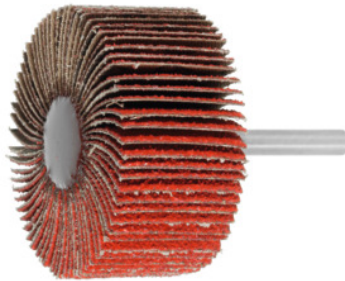


**Garant****Fächerschleifer (CER), Korn 60, Kopf-Ø×Kopfbreite: 50X20mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	554150 50X20
GTIN	4045197882288
Artikelklasse	51E

## Beschreibung

### Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.  
Schleiflamellen mit **Keramikkorn (CER)** bestreut.

### Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

## Technische Beschreibung

Körnung	60
Schaft-Ø	6 mm
maximale Drehzahl	15300 min <sup>-1</sup>
empfohlene Drehzahl	9000 min <sup>-1</sup>
Kopf-Ø	50 mm
Kopfbreite	20 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	Korn 60
Produktart	Fächerschleifer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		