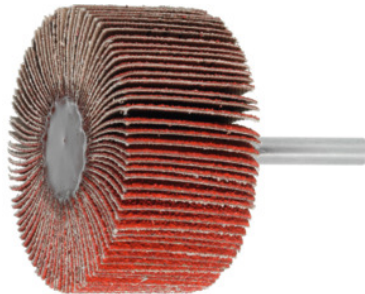


Garant**Fächerschleifer (CER), Korn 80, Kopf-Ø×Kopfbreite: 30X10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 554160 30X10 |
| GTIN | 4045197882295 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit **Keramikkorn (CER)** bestreut.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Körnung | 80 |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| empfohlene Drehzahl | 16000 min ⁻¹ |
| Kopf-Ø | 30 mm |
| maximale Drehzahl | 25400 min ⁻¹ |
| Kopfbreite | 10 mm |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik |
| Produktnamensattribut | Korn 80 |
| Produktart | Fächerschleifer |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |