




Stahl-Endmaß Toleranzklasse 2, Nennmaß: 10mm

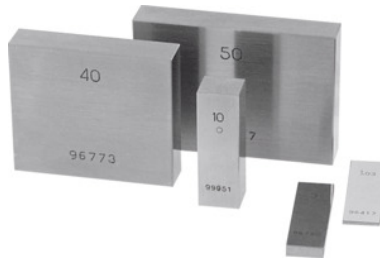

Bestelldaten

Bestellnummer	481070 10
GTIN	4045197210494
Artikelklasse	42K

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 2, Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Nennmaß	10 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	2
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung
Endmaß Stahl maximale Länge 100
mm

028140 100

Kalibrierung
Endmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100
mm

028060 100