




## Präzisionsschraubstock, Backenbreite A: 25mm

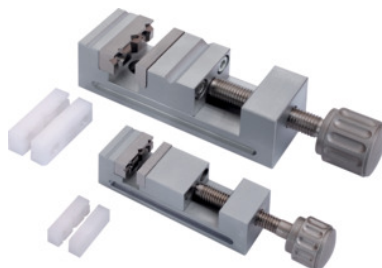

### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 494480 25     |
| GTIN          | 4045197525413 |
| Artikelklasse | 42L           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Präzisionsschraubstock in hartverchromter (Messing) bzw. eloxierter (Aluminium) Ausführung. Ideal für den Einsatz bei kleinen Teilen, z. B. auf Mikroskopen und Profilprojektoren oder mit Rauheitsmessgeräten. Winkelgenauigkeit 0,04 mm, auswechselbare Spannbacken aus gehärtetem, rostfreien Stahl sowie Kunststoff. Feste Spannbacken mit Prismen für zylindrische Teile. Das zusätzliche Prisma auf der festen Spannbacke sowie die Spannnuten auf den Längsseiten erhöhen die Einsatzmöglichkeiten.

### Technische Beschreibung

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Werkstoff Schraubstock   | Aluminium eloxiert   |
| Gesamthöhe c             | 25 mm                |
| maximaler Spannbereich b | 24,5 mm              |
| Gesamtlänge a            | 75 mm                |
| Backenbreite A           | 25 mm                |
| Backenhöhe C             | 10 mm                |
| Gesamtbreite B           | 25 mm                |
| Produktart               | Kontrollschraubstock |

