


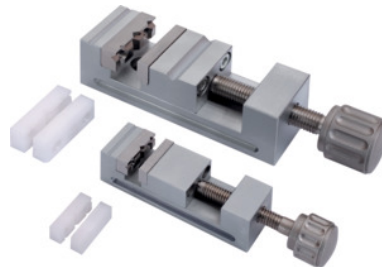

Präzisionsschraubstock, Backenbreite A: 35mm



Bestelldaten

Bestellnummer	494480 35
GTIN	4045197525420
Artikelklasse	42L

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsschraubstock in hartverchromter (Messing) bzw. eloxierter (Aluminium) Ausführung. Ideal für den Einsatz bei kleinen Teilen, z. B. auf Mikroskopen und Profilprojektoren oder mit Rauheitsmessgeräten. Winkelgenauigkeit 0,04 mm, auswechselbare Spannbacken aus gehärtetem, rostfreien Stahl sowie Kunststoff. Feste Spannbacken mit Prismen für zylindrische Teile. Das zusätzliche Prisma auf der festen Spannbacke sowie die Spannnuten auf den Längsseiten erhöhen die Einsatzmöglichkeiten.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge a	100 mm
maximaler Spannbereich b	34,5 mm
Werkstoff Schraubstock	Aluminium eloxiert
Gesamthöhe c	35 mm
Backenbreite A	35 mm
Backenhöhe C	14 mm
Gesamtbreite B	35 mm
Produktart	Kontrollschraubstock

