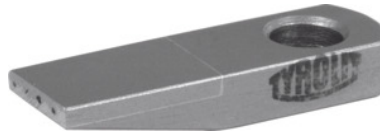


**Nadelabrichter LxBxH 28x20,5x5 mm, Typ: C180****Bestelldaten**

Bestellnummer	599770 C180
GTIN	9003174777601
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Einweg-Abrihtplatte, seitlich gesintert. Belaglänge 10 mm, Belagbreite 20 mm, Belagstärke 1,8 mm.

Verwendung:

Für gerade und einfache Schleifscheibenprofile auf Rund- und Flächenschleifmaschinen.

Technische Beschreibung

Diamantbelag Länge	10 mm
Diamantbelag Breite	20 mm
Diamantbelag Höhe	1,8 mm
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Abrihtplatte