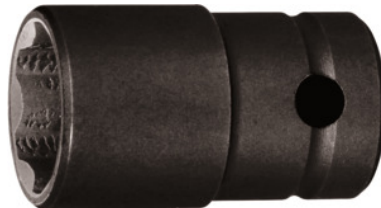


HOLEX**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig Surface Drive, Schlüsselweite: 21 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	651020 21
GTIN	4045197336453
Artikelklasse	62D

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Vorteil:

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festfressen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Technische Beschreibung

Länge	38 mm
Ø abtriebsseitig	28 mm
Schlüsselweite	21 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
für den Maschineneinsatz geeignet	ja

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Verbindungstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X25 mm

651900 3X25

Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll,
inklusive Auszieher Typ 4

651790 4

Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 30 mm

651800 30