


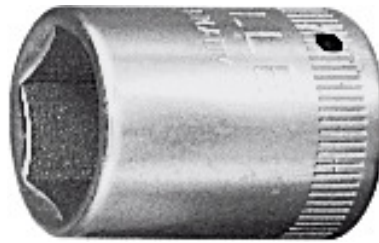

## 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 12mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 631000 12     |
| GTIN          | 4018754000081 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

#### Norm:

**DIN 3124-S**

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631029

### Technische Beschreibung

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ø abtriebsseitig | 16,5 mm |
| Länge            | 23 mm   |
| Schlüsselweite   | 12 mm   |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll                |
| Abtriebsprofil    | 6-kant-Steckschlüssel   |
| Werkstoff         | HPQ®-Hochleistungsstahl |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz  |