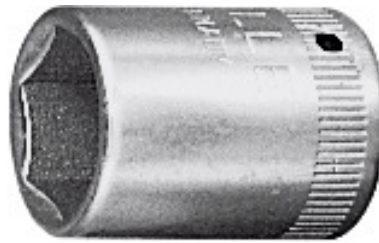


**6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 4,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	631000 4,5
GTIN	4018754000135
Artikelklasse	63A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124-S**

**Werkstoff:**

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

**Hinweis:**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631029

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	4,5 mm
Ø abtriebsseitig	7,3 mm
Länge	23 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz