


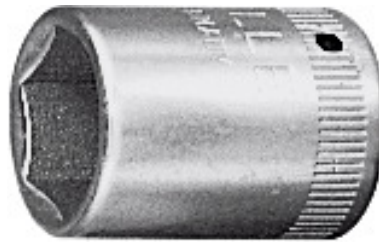

## 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	631000 5
GTIN	4018754000012
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

#### Norm:

**DIN 3124-S**

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631029

### Technische Beschreibung

Länge	23 mm
Ø abtriebsseitig	7,9 mm
Schlüsselweite	5 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz