


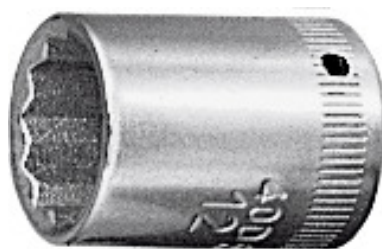

## 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	630950 7
GTIN	4018754000326
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten.

Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont.

Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 630929

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	7 mm
Ø abtriebsseitig	10,7 mm
Länge	23 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz