


## Grenzwellennutenlehre, P9, Nennmaß: 17mm

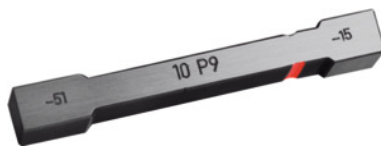

### Bestelldaten

Bestellnummer	484402 17
GTIN	2050001937131
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.

Grenzwellennutenlehren **mit Toleranzklasse P9.**

#### Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.**

### Technische Beschreibung

Nennmaß	17 mm
Qualität	9
Passung	P9
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Toleranzfeld	P
Werkstoff	gehärteter Stahl
Produktnamensattribut	P9
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutenlehre

## Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler  $\varnothing$  20 mm

028300 20