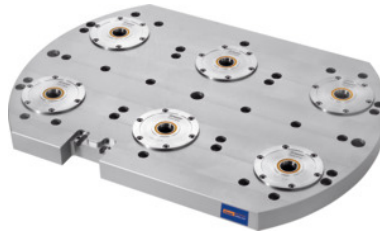


Garant
ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen), Typ: 29598

Bestelldaten

Bestellnummer	360014 29598
GTIN	4045197885111
Artikelklasse	310

Beschreibung
Ausführung:

Zentrubohrung \varnothing 25 H7 zur Aufnahme des Zentriersatzes. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Werkstoff:

Basisplatte aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.

Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025, Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 und Gr. 12805.

Hinweis:

Die Abbildung kann je nach Maschinentyp abweichen.

Technische Beschreibung

passend für Maschinentyp	DMG DMU 60eV0
--------------------------	---------------

Höhe H	44 mm
Anzahl Spanntöpfe	8
Breite B	500 mm
Ø A	630 mm
Typ	29598
Spanntopf-Ø	120 mm
Stichmaß S	200 mm
Kreuzstichmaß	nein
Serie	ZeroClamp
Produktart	Basisplatte

Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12805	360017 12805
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte Typ 29606	360021 29606
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12808	360017 12808
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8