




## Glattwalzwerkzeug EG14 universal, Schaftaufnahme Typ: S32

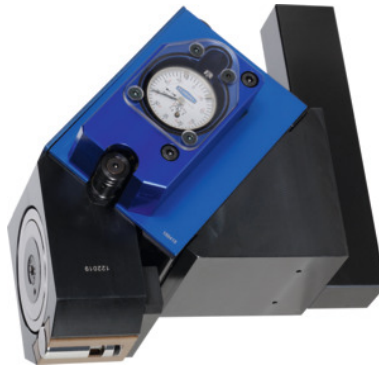

### Bestelldaten

Bestellnummer	291510 S32
GTIN	4060491000107
Artikelklasse	29F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Drehmaschinen.  
Symmetrischer Aufbau – universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

#### Vorteil:

Oberflächengüte  $R_z < 1 \mu\text{m}$  möglich.  
Vorschübe bis zu 1 mm/U möglich (Außenbearbeitung).  
Konstante Ergebnisse durch kontinuierliche Messung der Walzkraft.

#### Verwendung:

Zur mechanischen Oberflächenveredelung.  
Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von  $1400 \text{ N/mm}^2$  und einer Härte von bis zu 45 HRC.

#### Passend für:

Ø-Bereich (empfohlen): ab 50 mm

#### Hinweis:

Werkzeugeinsatz für jeweilige Bearbeitungsfläche ist abhängig von der Art des Revolvers (Stern/Scheibe).

- **Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage lieferbar.**
- **Detaillierte Technologieempfehlungen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.**

## Technische Beschreibung

Spitzen-Mittenversatz f	103,6 mm
Schaft-Vierkant	32×32 mm
maximale Walzkraft	8 kN
Rollen-Ø	14 mm
Schaftaufnahme Typ	S32
Auskraglänge L <sub>A</sub>	132 mm
Schneidrichtung	links und rechts
Produktart	Glattwalzwerkzeug