


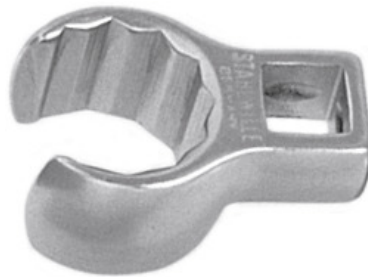

Hahnenfußschlüssel Ringform offen, Schlüsselweite: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	612920 12
GTIN	4018754000746
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, Kopf mit Vierkant zur Aufnahme der Antriebswerkzeuge wie Knarre, Verlängerung usw.

Verwendung:

Durch die Möglichkeit, verschiedene Antriebswerkzeuge zu verwenden, werden Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen gut erreicht.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt; Rundfinish-Oberfläche (keine scharfen Kanten).

Hinweis:

Passende Antriebswerkzeuge siehe Nr. 632000 – 641350 und 655230 – 657766.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweite	12 mm
Kopfstärke h	14 mm
Kopfbreite b	20,6 mm
Länge L	30,8 mm
Form, Abtrieb	Ringform, offen

Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz