


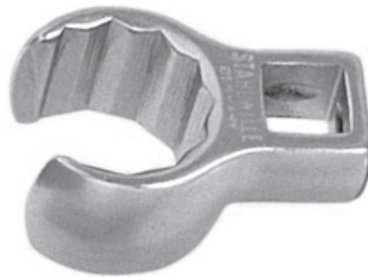

## Hahnenfußschlüssel Ringform offen, Schlüsselweite: 14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	612920 14
GTIN	4018754000753
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet, Kopf mit Vierkant zur Aufnahme der Antriebswerkzeuge wie Knarre, Verlängerung usw.

**Verwendung:**

Durch die Möglichkeit, verschiedene Antriebswerkzeuge zu verwenden, werden Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen gut erreicht.

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel, verchromt; Rundfinish-Oberfläche (keine scharfen Kanten).

**Hinweis:**

Passende Antriebswerkzeuge siehe Nr. 632000 – 641350 und 655230 – 657766.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	14 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Kopfstärke h	14 mm
Kopfbreite b	22,2 mm
Länge L	31,7 mm
Form, Abtrieb	Ringform, offen

Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz